


Y-Steckverschraubung NPQP-Y-R14-Q6-FD-P10

Teilenummer: 133084

FESTO

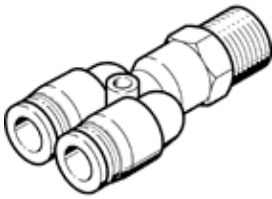

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 2,8 mm |
| Bauform | Y-Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 8,5 g |
| Befestigungsart | Außensechskant SW14 |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PP |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |