


Steckverbindung NPQP-D-Q10-S12-FD-P10

Teilenummer: 133139

FESTO

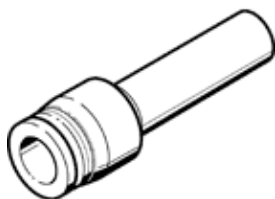

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 6,3 mm |
| Bauform | Gerade Form |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 7,9 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Steckhülse Durchmesser 12 mm |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PP |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |