


# Spannhülse EAMH-145-24-C34-P

Teilenummer: 1354109

FESTO

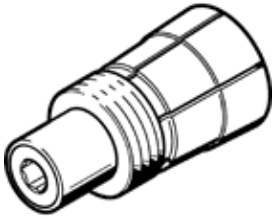

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	145
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	34 kgmm <sup>2</sup>
Produktgewicht	229 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform