


# Doppeltwirkender ADV-20-25-A

Teilenummer: 13681

FESTO

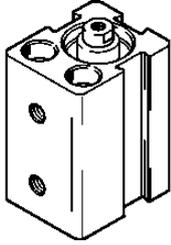

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	20
Hub	25 mm
Kolbenstangendurchmesser	10 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 5
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	M 5
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	M 5
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	188 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	141 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,0475 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/Hub	0,0355 l