


Vielfach-Steckkupplung KM-22-B

Teilenummer: 13694

FESTO

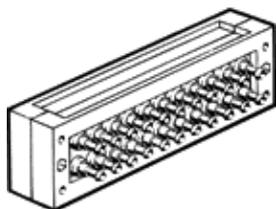

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Gebindegröße	1
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 0,8 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anschlüsse	22
Pneumatischer Anschluss	für Schlauch Außendurchmesser 3 mm für Schlauch Außendurchmesser 4 mm für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Werkstoffhinweis	RoHS konform