

Freilauf FLSR-25-L


Teilenummer: 13778

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

für Schwenkantrieb DSR.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

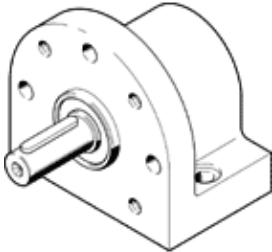

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Drehrichtung	Linkslauf
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Theoretisches Drehmoment bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,95 Nm
Produktgewicht	500 g
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Guss
Werkstoff Hülse	Einsatzstahl
Werkstoff Welle	Einsatzstahl