 



Doppeltwirkender ADV-32-50-A

Teilenummer: 14031

FESTO

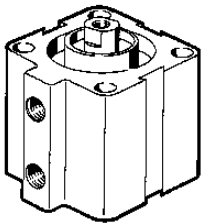

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
Abfrageart	magnetisch
Dämpfungsart	ohne
Verdrehsicherung	keine
Kolbennenngrösse	32
Hub	50 mm
Kolbenstangendurchmesser	12 mm
Kolbenstangenende	Innengewinde
KK Kolbenstangengewinde	M 6
Betriebsdruck minimal	0,5 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-20 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Lagerdeckel	G 1/8
Anschlussart Abschlussdeckel	Innengewinde
EE Anschlussgewinde Abschlussdeckel	G 1/8
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Vorlauf	483 N
Nutzkraft (theor.) bei 6 bar Rücklauf	415 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf/Hub	0,2415 l
Luftverbrauch bei 6bar Rücklauf/Hub	0,2075 l