


Axialbausatz EAMM-A-E32-40G

Teilenummer: 1454247

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

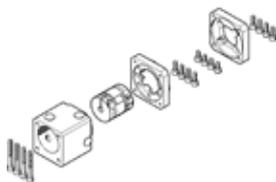

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	7,5 Nm
Produktgewicht	290 g
Schnittstellencode Aktuator	E32
Schnittstellencode Motor In	40G
Werkstoffhinweis	RoHS konform