 



Handschiebeventil VBOH-32-G38

Teilenummer: 1482679

FESTO

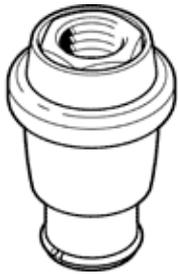

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Betätigungsart	manuell
Befestigungsart	Leitungseinbau einschraubbar
Normalnenndurchfluss	2.201 l/min
Nennweite	9,9 mm
Betriebsdruck Mpa	-0,095 ... 1,2 MPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 12 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Rastermaß	39,5 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Hülsen-Schieber
Steuerart	direkt
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Mediumstemperatur	-10 ... 80 °C
Betätigungskraft	41 N
Produktgewicht	70 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR