

Nahrungsschalter SMEO-4U-K-LED 230



Teilenummer: 150011

Classic - nicht fur Neukonstruktionen verwenden

mit Reed-Kontakt und Leuchtdiode, ohne Befestigungsbausatz.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO

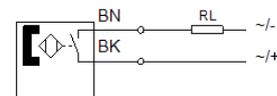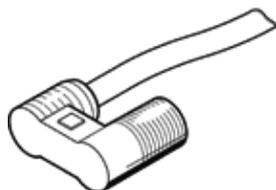

Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	DIN EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach UK Vorschriften fur elektrische Betriebsmittel nach UK Vorschriften fur EMV nach UK RoHS Vorschriften
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Wiederholgenauigkeit	0,2 mm
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar ohne Funktion der LED
Schaltelementfunktion	Schlieer
Einschaltzeit	≤ 2 ms
Ausschaltzeit	0,05 ms
Max. Schaltfrequenz	500 Hz
Max. Ausgangsstrom AC	250 mA
Max. Ausgangsstrom DC	120 mA
Max. Schaltleistung AC	10 VA
Max. Schaltleistung DC	10 W
Spannungsfall	≤ 4,5 V
Kurzschlussfestigkeit	nein
uberlastfestigkeit	nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC	12 ... 250 V
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 250 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	2
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Kabellange	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Befestigungsart	mit Zubehor
Anziedrehmoment	0,8 Nm
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	70 g
Werkstoff Gehause	PET TPE-O
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP67
Stospannungsfestigkeit	4 kV
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3