


# Nahrungsschalter SIEN-M5B-PS-K-L

Teilenummer: 150370

FESTO

induktiv, mit Normschaltabstand.

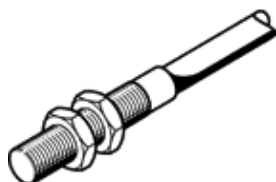

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklrung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Bemessungsschaltabstand	0,8 mm
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen	0,01 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Schaltfrequenz	5.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlsse
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellnge	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Baugroe	M5x0,5
Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Einbauart	bundig
Produktgewicht	33,6 g
Werkstoff Gehuse	PA hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP67
Stospannungsfestigkeit	1 kV
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformitat	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3