


Schnellverschraubung CK-1/2-PK-8

Teilenummer: 151657

FESTO

Außengewinde mit Dichtring, Metallausführung.

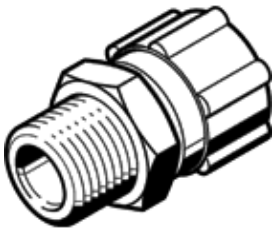

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	7,2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Bauform	Gerade Form
Gebindegröße	300
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Hinweis zum Betriebsdruck	Wasser: max. 0,6 MPa bei max. 50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich Wasser: G-Gewinde nur möglich mit OL-Dichtring
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	14 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	für Stecknippel Innendurchmesser 8 mm mit Mutter
Werkstoff Überwurfmutter	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Einschraubzapfen	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtring	PA-verstärkt TPE-U(PU)