


Steckdosenleitung KMEB-1-230AC-2.5

Teilenummer: 151690

FESTO

vorkonfektioniert, für MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete.

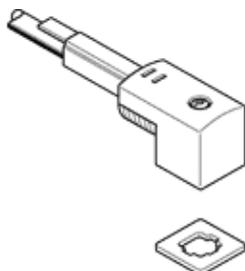

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	125 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose, nach EN 175301-803, Form C
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang	gewinkelt
Elektrischer Anschluss 1, Hinweis zum Kabelabgang	90°
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern	3
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Kabellänge	2,5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Kabeldurchmesser	5,2 mm
Kabelaufbau	3x0,5
Aderenden	Aderendhülse
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PA66-GF30
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert