


# Leuchtdichtung MV-LD-230

Teilenummer: 151716

FESTO

für Magnetventile MV.

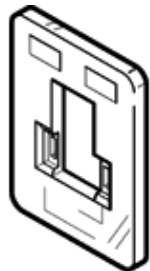

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Schaltstellungsanzeige	LED
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Produktgewicht	1,6 g
Elektrischer Anschluss	viereckige Bauform MSV nach DIN EN 175301-803 Form B
Nennbetriebsspannung AC	230 V
Stoßspannungsfestigkeit	2,5 kV
Schutzleiteranschluss	vorhanden
Nennleistung Leuchtende Dichtung	0,33 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffinformation Gehäuse	TPE-U(PU)