


Saugnapf VAS-125-3/8-PUR

Teilenummer: 152606

FESTO

mit Dichtring OL.

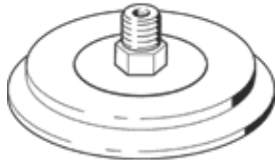

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Nennweite | 7 mm |
| Sauger-Durchmesser | 125 mm |
| Wirksamer Saugdurchmesser | 125 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumschlus oben rund, Standard |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 606 N |
| Befestigungsgewinde | G3/8 |
| Saugerbefestigung | G3/8 |
| Vakuumschlus | G3/8 |
| Shore-Härte | 62 |
| Werkstoffinformation Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Sauger | TPE-U(PU) |