


T-Steckverschraubung QSTL-1/4-3/8-U

Teilenummer: 153719

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2011.

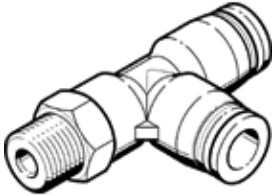

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|------------------------------------|
| Baugröße | Standard |
| Nennweite | 6,7 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | gefilterte Druckluft Vakuum |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 14 Nm |
| Anzahl Abgänge | 2 |
| Anzahl Zuleitungen | 1 |
| Pneumatischer Anschluss Zuleitung | Außengewinde NPT1/4-18 |
| Pneumatischer Anschluss Abgang | für Schlauch Außendurchmesser 3/8" |
| Farbe Lösering | grau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | PBT |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |