


# Blindstopfen QSC-5/16H-U

Teilenummer: 153837

FESTO

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.  
Auslaufotyp. Lieferbar bis 2011.

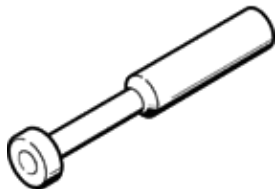

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft Vakuum
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Produktgewicht	1 g
Pneumatischer Anschluss	Steckhülse QS-5/16"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT