


L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-10-32-UNF-1/8-U

Teilenummer: 153910

FESTO

360° schwenkbar, Außengewinde mit Außensechskant.
Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2013. Alternativprodukt siehe Support Portal.

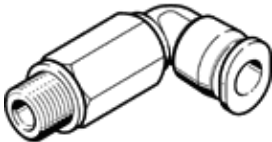

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Mini
Nennweite	2 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Zulassung	Germanischer Lloyd
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	8,5 g
Pneumatischer Anschluss 1	UNF10-32
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außendurchmesser 1/8"
Farbe Lösering	grau
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei