


Vorwahlzähler PZV-E-C

Teilenummer: 15608

FESTO

subtrahierend, mit pneumatischer Rückstellung.

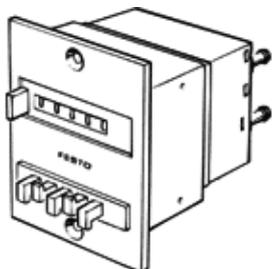

Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	mechanischer Ablaufzähler mit pneumatischem Antrieb
Rückstellart	Handtaste oder pneumatisches Signal
Anzeige	5stellig
Abfalldruck Antrieb	$0,2 \pm 0,1$ bar
Abfalldruck Rückstellung	$0,15 \pm 0,1$ bar
Ansprechdruck Antrieb	$0,6 \pm 0,2$ bar
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Min. Rückschaltdruck	2 bar
Min. Impulsdauer Antrieb	10 ms
Min. Impulsdauer Rückstellung	180 ms
Min. Pausendauer Antrieb	15 ms
Min. Pausendauer Rückstellung	50 ms
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	150 g
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	M5