


# Parallelbausatz EAMM-U-60-D40-67A-91

Teilenummer: 1577083  
Auslaufprodukt

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

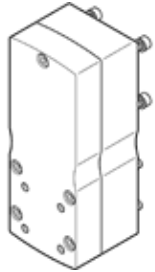

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1.150 g
Schnittstellencode Aktuator	D40B
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform