


# Parallelbausatz EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1

Teilenummer: 1577380

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.

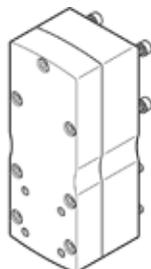

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	60
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	6.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0,07 Nm
Übertragbares Drehmoment	3 Nm
Produktgewicht	1.140 g
Schnittstellencode Aktuator	D32B
Schnittstellencode Motor In	42B 42C
Werkstoffhinweis	RoHS konform