


 
# Linearantrieb DGP-2 1/2"- -PPV-A-B

Teilenummer: 160914

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich. Auslauftyp. Lieferbar bis 2013.

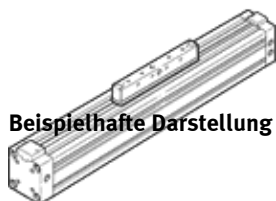

Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 ... 3.000 mm
Kolben-Durchmesser	2 1/2"
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie
Führung	Grundführung
Mitnahmeprinzip	formschlüssig (Schlitz)
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	30 mm
Pneumatischer Anschluss	NPT3/8-18