


Drossel-Rückschlagventil GRLZ-M5-PK-3-LF-B

Teilenummer: 161411

FESTO

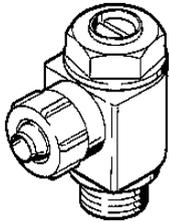

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktion	Drossel-Rückschlag
Funktion Zuluft/Abluft	Zuluft
Funktion Drossel	einstellbar
Betätigungselement	Schraube
Befestigungsart	Einschrauben
Nennweite Drossel	2 mm
Nennweite Rückschlag	2 mm
Anschlussart 1	Aussengewinde
Anschlussart 2	Stecknippel
Gewinde Anschluss 1	M 5
Nenngrosse Schlauchanschluss 2	3
Betriebsdruck minimal	0,2 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Umgebungstemperatur minimal	-10 °C
Umgebungstemperatur maximal	60 °C
Mediumstemperatur minimal	-10 °C
Mediumstemperatur maximal	60 °C
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) maxim	al88 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 (S) minim	al77 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 1 maximal	40 l/min
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 1 minimal	0 l/min
Betriebsmedium	gefilterte (40 µm) Druckluft (auch geölt)