 



# Rückschlagventil HGL-M5

Teilenummer: 161779

FESTO

mit Dichtring OL.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2006.

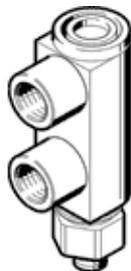

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventil-Funktion	entsperrbare Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss	108 l/min
Betriebsdruck	0,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	getrocknete, gefilterte Druckluft getrocknete, gefilterte und geölte Druckluft
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	20 g
Anschluss Steuerluft 21	M5
Werkstoff-Information Einschraubzapfen	Stahl
Werkstoff-Information Dichtungen	NBR