


 
# Linearantrieb DGPL-1"- -PPV-A-KF-B

Teilenummer: 162941

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

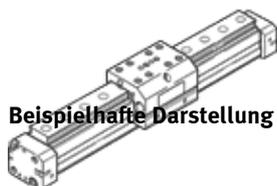

Beispielhafte Darstellung

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 ... 3.000 mm
Kolben-Durchmesser	1"
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie
Führung	Kugelumlauführung
Mitnahmeprinzip	formschlüssig (Schlitz)
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	18 mm
Pneumatischer Anschluss	NPT1/8-27