


 
Linearantrieb DGPL-1 1/4"- -PPV-A-KF-B

Teilenummer: 162942

FESTO

für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft USA erhältlich.

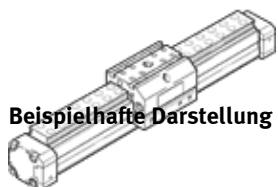

Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 ... 3.000 mm
Kolben-Durchmesser	1 1/4"
Dämpfung	PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar YSR: Stoßdämpfer, harte Kennlinie
Führung	Kugelumlauführung
Mitnahmeprinzip	formschlüssig (Schlitz)
Betriebsdruck	2 ... 8 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Pneumatischer Anschluss	NPT1/8-27