


Anschlussleitung KVIA-5

Teilenummer: 163960

FESTO

für analoge Geräte.

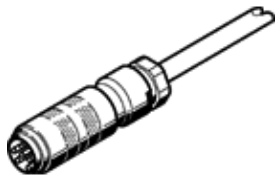

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit	1 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht	306 g
Elektrischer Anschluss	Stecker gerade
Kabelaufbau	6x0,25
Kabeldurchmesser	8 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Bronze versilbert und vergoldet