


# Endtasteranbau QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Teilenummer: 164853

FESTO

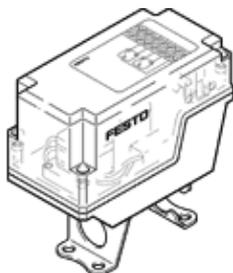

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	eckig
Einbaulage	beliebig
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Schaltelementfunktion	Schließer
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Messprinzip	induktiv
Schaltstellungsanzeige	nein
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Isolationsspannung	50 V
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Schaltausgang	PNP
Stoßspannungsfestigkeit	0,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Elektrischer Anschluss	Schraubklemme
Kabeldurchmesser	8 ... 13 mm
Kabelverschraubung	M20
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	PA
Werkstoffinformation Konsole	hochlegierter Stahl rostfrei