


Endtasteranbau QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Teilenummer: 164855

FESTO

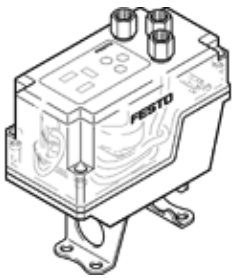

Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bauform	eckig
Einbaulage	beliebig
Messprinzip	pneumatisch
Schaltstellungsanzeige	nein
Betriebsdruck	-0,95 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Dichtungen	EPDM
Werkstoffinformation Gehäusedeckel	PC
Werkstoffinformation Gehäusesockel	PA
Werkstoffinformation Konsole	hochlegierter Stahl rostfrei