

 

# Stopperzylinder STAF-50-30-P-A-K

Teilenummer: 164881

FESTO

mit Kipphebel und integrierter Flanschplatte.

Dieses Produkt darf nicht in flüssigen Umgebungsmedien eingesetzt werden. Einfache Umrüstung zum doppeltwirkenden Zylinder möglich.

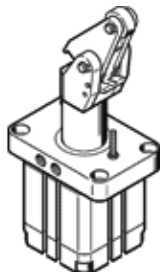

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	30 mm
Kolben-Durchmesser	50 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	senkrecht
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Kipphebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	5 ... 60 °C
Stoßkraft	1.200 N
Produktgewicht	1.810 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei