


# Stopperzylinder STA-32-20-P-A-R

Teilenummer: 164884

FESTO

mit Rolle.

Dieses Produkt darf nicht in flüssigen Umgebungsmedien eingesetzt werden. Einfache Umrüstung zum doppeltwirkenden Zylinder möglich.

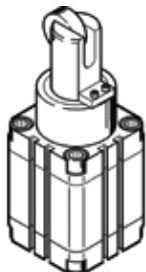

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	20 mm
Kolben-Durchmesser	32 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Rolle
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Varianten	einseitige Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung	angeflachte Kolbenstange
Betriebsdruck	1,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Stoßkraft	830 N
Zulässige Querkraft beim Schaltvorgang	380 N
Befestigungsart	wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Rolle	Stahl