


Zubehörteil CPE18-PRSE-1

Teilenummer: 164971

FESTO

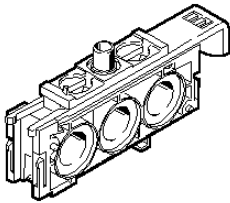

Datenblatt

Merkmal	Wert
Gesamtlaenge	40,2 mm
Breite	136,5 mm
Hoehe	20,1 mm
Befestigungsart Anschlussplat.	Schraub
Verkettungsfahigkeit Anschlusspl.	ja
Betriebsdruck min.	-0,9 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-5 Cel
Umgebungstemperatur max.	50 Cel
Mediumstemperatur min.	-5 Cel
Mediumstemperatur max.	50 Cel
Lagertemperatur min.	-20 Cel
Lagertemperatur max.	40 Cel
Gesammelte Hauptanschluesse	1+3+5
Anschlussart Anschluss 1	Gewinde
Anschlussart Anschluesse 3,5	Gewinde
Anschluss-Seite Anschluss 1	stirnseitig
Anschluss-Seite Anschluss 3	stirnseitig
Anschluss-Seite Anschluss 5	stirnseitig
Gewindeart Anschluss 1	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/2 Zoll
Gewindeart Anschluesse 3,5	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/2 Zoll
LABS-Kriterium	frei
CT-Kriterium	konform
Laenge	12,6 mm
Laenge	6,5 mm
Abstand	100 mm
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft