

Schwerlastführung HD-18- -

Teilenummer: 170025


FESTO

konfigurierbar.

Zur Konfiguration Produkt vorher in den Warenkorb legen.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

Auslauftyp. Lieferbar bis 2009.

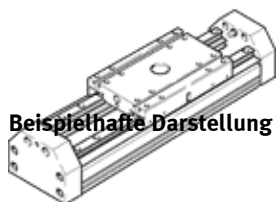

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Baugröße	18
Hub	10 ... 1.810 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führungssachse ohne Antrieb
Max. Geschwindigkeit	3 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Kraft Fy	1.820 N
Max. Kraft Fz	1.820 N
Max. Moment Mx	70 Nm
Max. Moment My	115 Nm
Max. Moment Mz	112 Nm
Bewegte Masse	450 g
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	450 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	72 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	2.950 g
Werkstoffinformation Führungselement	Stahl
Werkstoffinformation Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert