


Axialbausatz EAMM-A-P3-28D-28A

Teilenummer: 1703478

FESTO

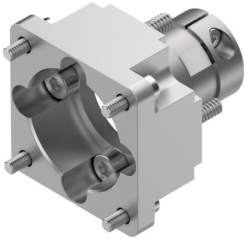

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	15 mm...15 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min...10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...-25 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...-10 °C
Massenträgheitsmoment	0.28 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	0.2 Nm
Produktgewicht	30 g...30 g
Schnittstellencode Aktuator	P3-28D
Schnittstellencode Motor In	28A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28D
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform