 



# Schalldämpfer UC-3/8

Teilenummer: 1707427

FESTO

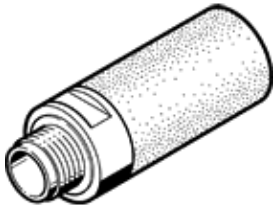

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck Mpa	0 ... 1 MPa
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	5.000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	60 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Produktgewicht	10,5 g
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	RoHS konform