


Ventilinsel CPA10-VI

Teilenummer: 173520

FESTO

Typ 12, Raster 10 mm.

Bei diesem Produkt können je nach Konfiguration die Abbildungen, die technischen Daten vom Datenblatt und das entsprechende Zubehör abweichen.

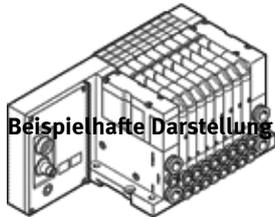

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

~ConfIndependentDatasheet

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	2x3/2 offen/geschlossen monostabil 2x3/2 geschlossen monostabil 2x3/2 offen monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 belüftet 5/3 entlüftet 5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss	300 l/min
Betriebsdruck	-0,9 ... 10 bar
Elektrische Ansteuerung	AS-Interface Einzelanschluss Feldbus Multipol
Max. Anzahl der Ventilplätze	22
Max. Anzahl der Druckzonen	11
Elektrisches E/A-System	ja
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Baubreite	10 mm
Schutzart	IP65
Zulassung	C-Tick
Rastermaß	10 mm
Betätigungsart	elektrisch
Inseltyp	12
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Steuerluftversorgung	extern intern
Ventilinselaufbau	modular und erweiterbar
Schaltstellungsanzeige	LED
Steuerdruck	3 ... 8 bar
Nennbetriebsspannung DC	24 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Mediumstemperatur	-5 ... 50 °C