


Öler LOE-3/8-D-MINI-NPT

Teilenummer: 173822

FESTO

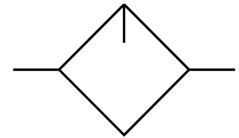

Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Ölfüllmenge	45 cm ³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	3 l/min
Normalnennndurchfluss	2700 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	270 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC