


# Öler LOE-3/4-D-MIDI-NPT

Teilenummer: 173825

FESTO

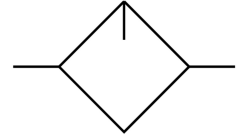

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Ölfüllmenge	110 cm <sup>3</sup>
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	16 bar
Minimaldurchfluss für Ölerfunktion	8 l/min
Normalnennndurchfluss	6300 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inerte Gase
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Schale	PC