


Drosselventil GRLO-M3

Teilenummer: 175039

FESTO

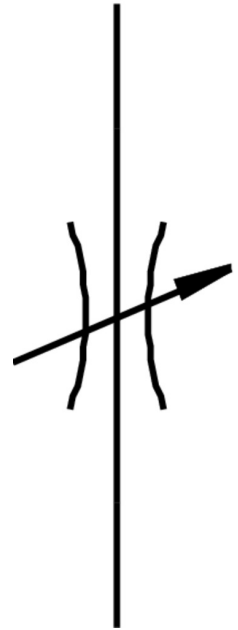

Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	M3
Pneumatischer Anschluss 2	M3
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	18 l/min
Betriebsdruck	0 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	33 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment	0.3 Nm
Produktgewicht	2 g
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Regulierschraube	Messing
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss