


# Drosselventil GRGO-M5-PK-3-LF-C

Teilenummer: 175060

FESTO

wirkt in beide Durchflussrichtungen. Mit Feindrossel.

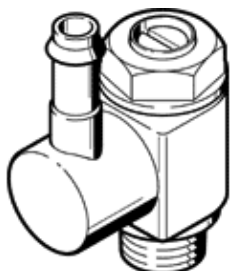

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	40 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	80 l/min
Mediumtemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	7 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Regulierschraube	Messing
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss