


Drosselventil GRGO-M5-QS-3-LF-C

Teilenummer: 175063

FESTO

wirkt in beide Durchflussrichtungen. Mit Feindrossel und QS-Steckverschraubung.

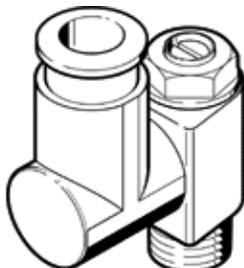

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	QS-3
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einschraubbar
Normalnennendurchfluss in Drosselrichtung	40 l/min
Betriebsdruck	0 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm gefilterte, geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	80 l/min
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment	1,5 Nm
Produktgewicht	14 g
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Messing
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR
Werkstoffinformation Lösering	POM
Werkstoffinformation Regulierschraube	Messing
Werkstoffinformation Schwenkanschluss	Zink-Druckguss