


# Anschlussleitung KMP2-03-V-10-26

Teilenummer: 175667

FESTO

für Ventilinsel VIMP/VIFB, max. 24 Ventilspulen, 10 m lang  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2012.

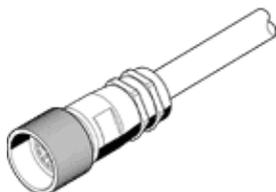

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	$\leq 250$ V
Betriebsspannungsbereich DC	$\leq 300$ V
Strombelastbarkeit	7,5 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Produktgewicht	3.637 g
Elektrischer Anschluss	Dose 26-polig
Kabelaufbau	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	15 mm
Kabellänge	10 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter
Farbcode Aderisolierung	schwarze Adern mit fortlaufender weißer Nummerierung von 1 bis 26
Werkstoffinformation Dichtungen	CR licht- und ölbeständig
Werkstoffinformation Gehäuse	Kupfer-Legierung vernickelt
Werkstoffinformation Kabelmantel	PVC
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet