


Kupplung EAMC-40-66-XX-15

Teilenummer: 176036

FESTO

für Linearachse DGE.

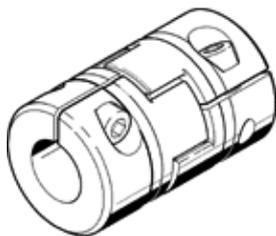

Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 2	15 mm
Baugröße	40
Nennlänge	66 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	42,3 kgmm ²
Produktgewicht	139 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform