


Doppeltwirkender DSW-50-PAB

Teilenummer: 176113

FESTO

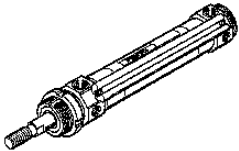

Datenblatt

Merkmal	Wert
Funktionsweise	doppeltwirkend
Montageart	rolliert
Form Außen	rund
Form Kolben	rund
Form Kolbenstange	rund
entspricht Norm ISO	ISO 6431
Abfrageart	magnetisch
Daempfungsort	Dämpfungsring intern (nicht einstellbar)
Daempfungslaenge	27 mm
Verdrehsicherung	keine
Kolbennengroesse	50 mm
Hub	0 mm
Hub min. bei B2 = 0	10 mm
Hub max. bei B2 = 0	500 mm
Kolbenstangendurchmesser	20 mm
Gewindeart (Kolbenstange) (KK)	M
Gewindedurchmesser (metr.)	16 mm
Gewindelaenge (Kolbenstange)	32 mm
Laenge ueber alles	220 mm
Betriebsdruck min.	1 bar
Betriebsdruck max.	10 bar
Umgebungstemperatur min.	-20 Cel
Umgebungstemperatur max.	80 Cel
Anschlussart Lagerdeckel (EE)	Gewinde
Gewindeart (Lagerdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
LABS-Kriterium	frei
Anschlussart Abschlussdeckel	Gewinde
Gewindeart (Abschlussdeckel)	G
Gewindedurchmesser (Zoll)	1/4 Zoll
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Vorlauf	1178 N
Nutzkraft (theo.) bei 6 bar Rueckl.	990 N
Luftverbrauch bei 6bar Vorlauf	0,14 l/Hub

Merkmal	Wert
Luftverbr. bei 6 bar Ruecklauf	0,11 l/Hub
Betriebsmedium	gefilterte Druckluft