


Rundzylinder DSAB-25- -P-Q

Teilenummer: 176363

FESTO

mit Lagerdeckel für Direktmontage, Abschlussdeckel mit Luftanschluss axial zur Zylinderachse, mit quadratischer Kolbenstange.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.

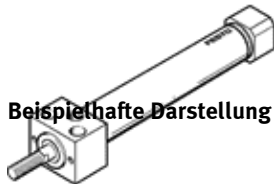

Beispielhafte Darstellung



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Hub | 1 ... 500 mm |
| Kolben-Durchmesser | 25 mm |
| Dämpfung | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Verdrehsicherung/Führung | Vierkantführung |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 247,4 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 294,5 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 141 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 11,1 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 212 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 6,2 g |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffinformation Dichtungen | NBR TPE-U(PU) |
| Werkstoffinformation Gehäuse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |