


Steckverschraubung CQ-1/2-18

Teilenummer: 177685

FESTO

für hohen Durchfluss.

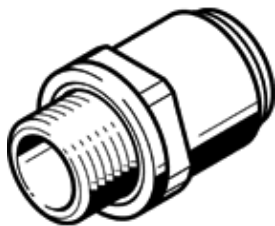

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Nennweite | 12,7 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 1 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 7 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 15 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-Zone III |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C |
| Nenn-Anziehdrehmoment | 2,5 Nm |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 10 % |
| Produktgewicht | 24 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 18 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | POM |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |