


Verteiler CQD-12/15/18/22

Teilenummer: 177717

FESTO

mit vier Blindstopfen.

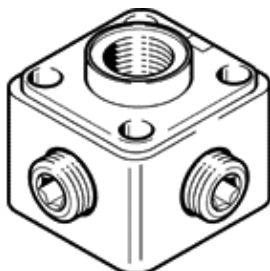

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	18,6 mm
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 7 bar
Temperaturabhängiger Betriebsdruck	-0,95 ... 15 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	-25 ... 75 °C
Umgebungstemperatur	-25 ... 70 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	2,5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Anzahl Abgänge	4
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	Innengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	POM