


Drucklufteinspeisung VIGZ-03-4,0-U

Teilenummer: 178336

FESTO

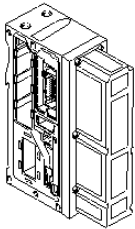

Datenblatt

Merkmal	Wert
Art Anschlussplatte/-leiste	Drucklufteinspg.Pl.
Rastermass	36 mm
Befestigungsart Anschlussplatte	Schraubbefestigung
Befestigungsart Ventil	Stecker
Betriebsdruck minimal	-0,9 bar
Betriebsdruck maximal	10 bar
Gesammelte Hauptanschlüsse	1+3+5
Gesammelte Steueranschlüsse	12+14
Anschluss 3,5 zusammengefasst	nein
Anschluss 12,14 zusammengefasst	nein
Anschluss 82,84 zusammengefasst	nein
Anschlussart Anschluss 1	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 3,5	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 12,14	Gewinde
Anschlussart Anschlüsse 82,84	Gewinde
Gewinde Anschluss 1	G 3/8
Gewinde Anschlüsse 3,5	G 1/2
Gewinde Anschlüsse 12,14	G 1/8
Gewinde Anschlüsse 82,84	G 1/4
Produktgewicht	0,31 kg
Normal-Nenn-Durchfluss 2 - 3	5800 l/min
Betriebsmedium	geölte Druckluft