


Rundzylinder ESAZB-10- -P-A

Teilenummer: 183157

FESTO

mit Lagerdeckel für Direktmontage, Abschlussdeckel mit Luftanschluss axial zur Zylinderachse.

Dieses Produkt ist nur über die Festo Gesellschaft Korea erhältlich.

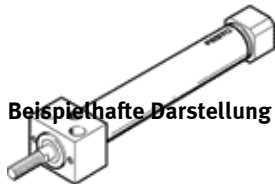

Beispielhafte Darstellung



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	1 ... 60 mm
Kolben-Durchmesser	10 mm
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Funktionsweise	einfachwirkend ziehend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	34,15 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	8,5 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	2,7 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	20 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	1 g
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffinformation Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffinformation Dichtungen	NBR TPE-U(PU)
Werkstoffinformation Gehäuse	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffinformation Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei