


Multipol-Steckdose IMP1-SD-25

Teilenummer: 18317

FESTO

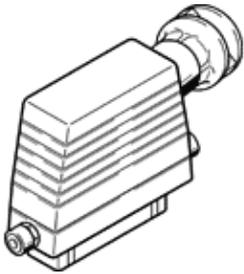

Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulässiger Kabeldurchmesser	11 ... 21 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 300 V
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 250 V
Strombelastbarkeit	10 A
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 ... 125 °C
Produktgewicht	315 g
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Elektrischer Anschluss	Dose 25-polig
Kabelverschraubung	Pg21
Befestigungsart	mit Klemmbügel
Werkstoffinformation Gehäuse	Kunststoff Leichtmetall-Druckguss
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung versilbert